

**ESPULSORE A TESTA CILINDRICA PER PRESSOFUSIONE**  
*EJECTOR PIN FOR DIE CASTING*  
*AUSWERFERSTIFT FÜR DRUCKGUSS*


# EES-2CBM

**Acciaio:** Per pressofusione, alte prestazioni  
**Steel:** For die casting, high performances  
**Stahl:** Für Druckguss, hochwertige Effizienz

**Durezza:** Superficie > 950 Vickers - HV 0,3    Testa HRC 45±5  
**Hardness:** Surface > 950 Vickers - HV 0,3    Head HRC 45±5  
**Härte:** Oberfläche > 950 Vickers - HV 0,3    Kopf HRC 45±5

**Resistenza alla trazione:** 1300/1450 N/mm<sup>2</sup>  
**Tensile strenght:** 1300/1450 N/mm<sup>2</sup>  
**Zugfestigkeit:** 1300/1450 N/mm<sup>2</sup>

**Trattamento:** Rivestito con lubrificante solido antifrizione  
**Coating:** Solid anti-friction coating  
**Behandlung:** Beschichtung mit festem Schmiermittel gegen Reibung

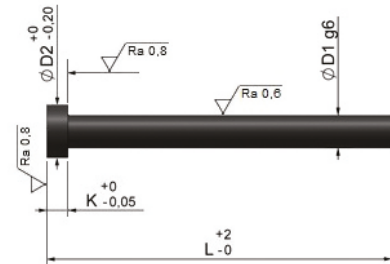

D1	D2		K		L							
	DIN	FIAT	DIN	FIAT	100	125	160	200	250	315	400	500
2	4		2		-	-	-	-	-	-	-	-
2,2	4		2		-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	5		2		-	-	-	-	-	-	-	-
3	6		3		-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	6		3		-	-	-	-	-	-	-	-
3,5	7	6	3		-	-	-	-	-	-	-	-
4	8		3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
4,2	8		3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	8		3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10		3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
5,2	10		3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	10		3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	12		5		-	-	-	-	-	-	-	-
6,2	12		5		-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	12		5		-	-	-	-	-	-	-	-
7	12		5		-	-	-	-	-	-	-	-
7,5	12		5		-	-	-	-	-	-	-	-
8	14		5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
8,2	14		5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
8,5	14		5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
9	14		5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
10	16		5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
10,2	16		5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
11	16	18	5	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
12	18		7	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
14	22		7		-	-	-	-	-	-	-	-
16	22	24	7		-	-	-	-	-	-	-	-
18	24	26	7		-	-	-	-	-	-	-	-
20	26	28	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-

**Esempio di ordinativo:** D1xL (specificare testa "DIN" o "FIAT")

**Order example:** D1xL (specify head "DIN" or "FIAT")

**Bestellbeispiel:** D1xL (Kopftyp angeben "DIN" oder "FIAT")